


Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH050MSSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11511

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

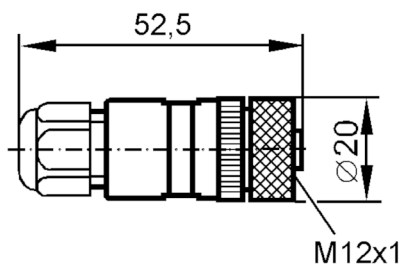

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
----------------	-----	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	20,00 x 20,00 x 52,50
-------------	------	-----------------------

Materialer		PA
------------	--	----

Støpt kropps materiale		PA
------------------------	--	----

Materiale mutter		messing, forniklet
------------------	--	--------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E11103



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH050MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 7

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet



Tilkobling

