


Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC017

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

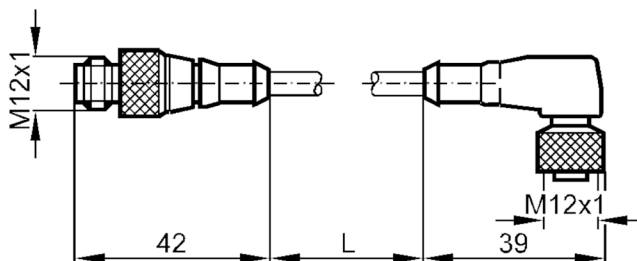

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Materialer		TPU
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		TPU
-----------------------	--	-----


Materiale mutter		messing, forniklet
------------------	--	--------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

 Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet






Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

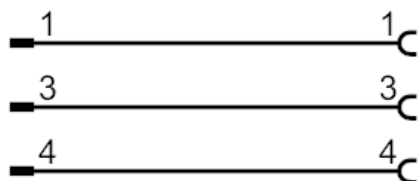

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

