




Jumperkabel med ventilplugg

VVSAB031--S01,5H03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

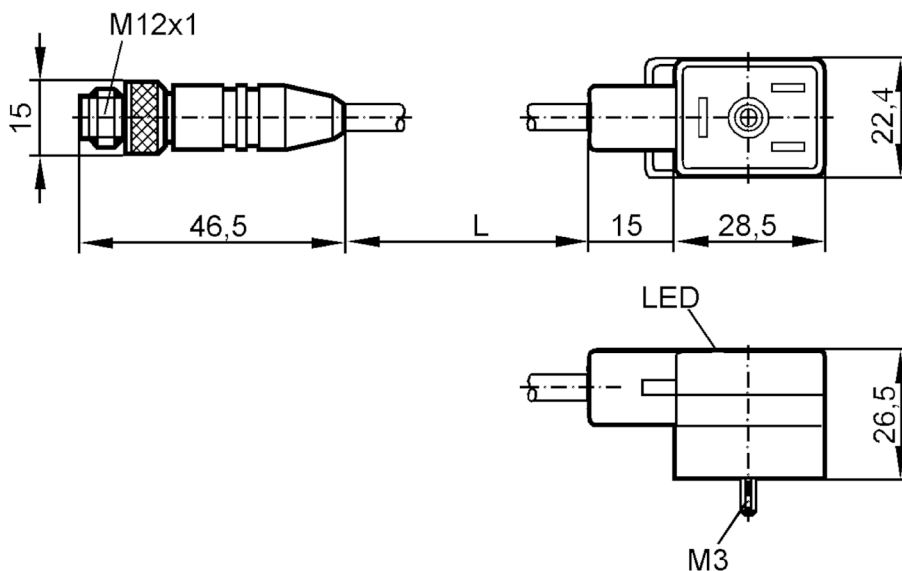

Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri
-------------------	------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse	ja; (VDR)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	skrue
	panel for merking

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Jumperkabel med ventilplugg

VVSAB031--S01,5H03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 1,5 m, PUR, Halogenfri, svart; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling

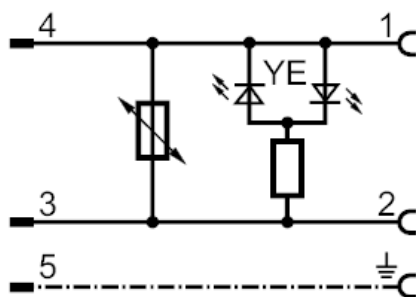

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe B industristandard, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

