


Forbindelseskabel

VDOGH080MSS01,5A06STGH080MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

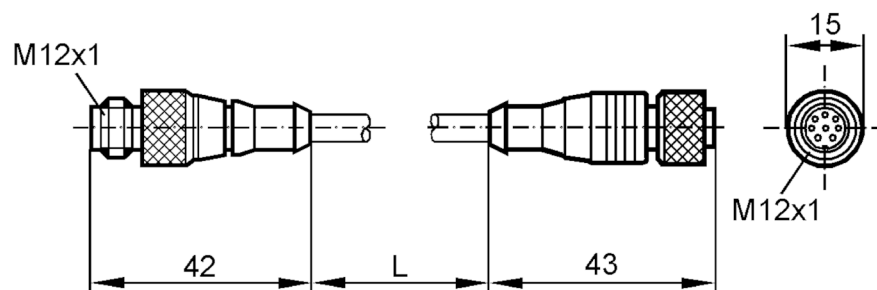

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
--------------------	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data


Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingmoment: 0,5 Nm

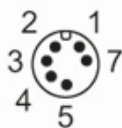




Forbindelseskabel

VDOGH080MSS01,5A06STGH080MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC, Halogenfri; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

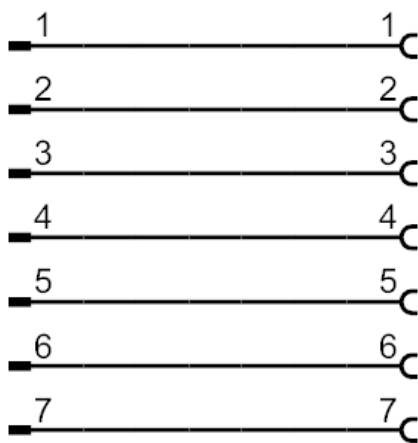

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

