
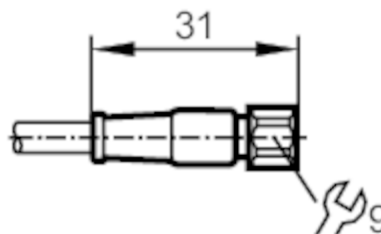


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF040VAS0010E04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

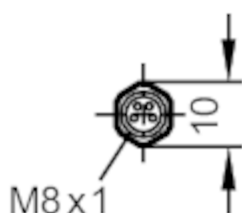

Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 60,00 AC / < 75,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

10,00 x 10,00 x 31,00

Materialer

PVC

Støpt kroppsmateriale

PVC

Materiale mutter

rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E11224



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGF040VAS0010E04

 
Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilkobling

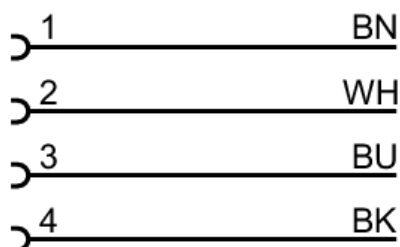

BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit