


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAO140MSS0005H10

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

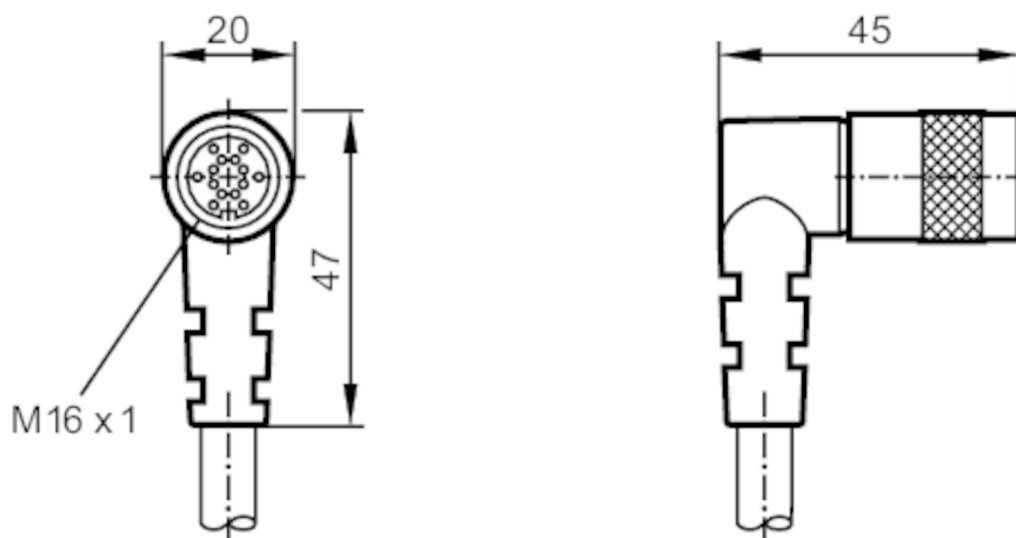

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	579,00	
Dimensjoner	[mm]	45,00 x 20,00 x 47,00	
Materialer		PUR	
Støpt kroppsmateriale		PUR	
Materiale mutter		messing, forniklet	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 12,5 x kabeldiameter
		rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
		torsjonsstamme	± 180 °/m

E11226



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAO140MSS0005H10

Merknader

Antall i forpakning


1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M16, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet

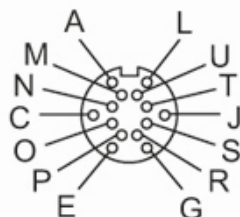

Tilkobling

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	ikke brukt
R:	ikke brukt
G:	ikke brukt
M:	ikke brukt
Lederfarger :	
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul