


E11252



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH040VASFKPG

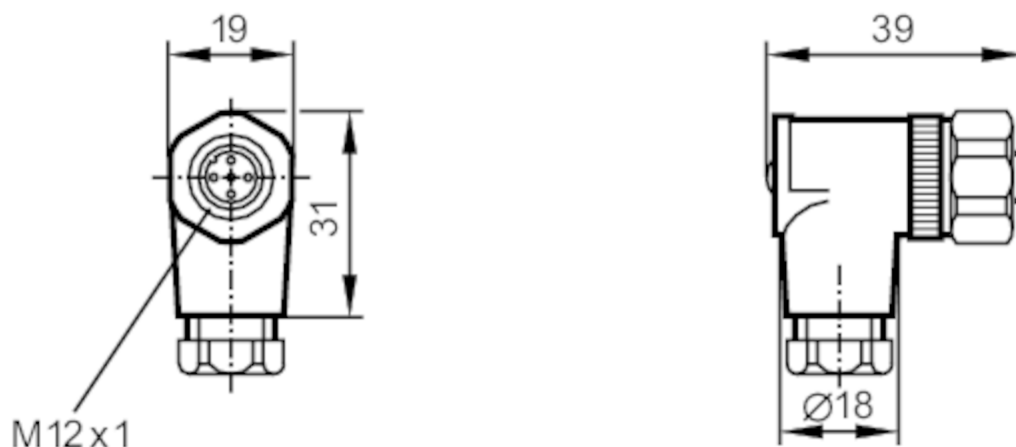

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 45,00 AC / < 70,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	28,20
Dimensjoner [mm]	39,00 x 19,00 x 31,00
Materialer	PBT
Støpt kroppsmateriale	PBT
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E11252



Kabelkompatibelt støpsel

SDOAH040VASFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte



Tilkobling

