


E11255



Kabelbare plugger

SSTGF040MSSFKPG

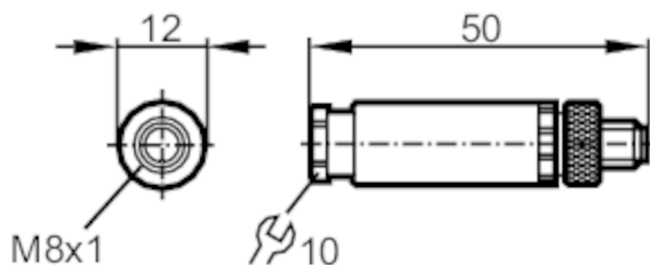

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 30,00 DC
----------------	-----	------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	11,20
Dimensjoner	[mm]	12,00 x 12,00 x 50,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E11255



Kabelbare plugger

SSTGF040MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: 0,14...0,5 mm²; Kabelskjede: Ø 3,5...5 mm

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

