


Forbindelseskabel

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

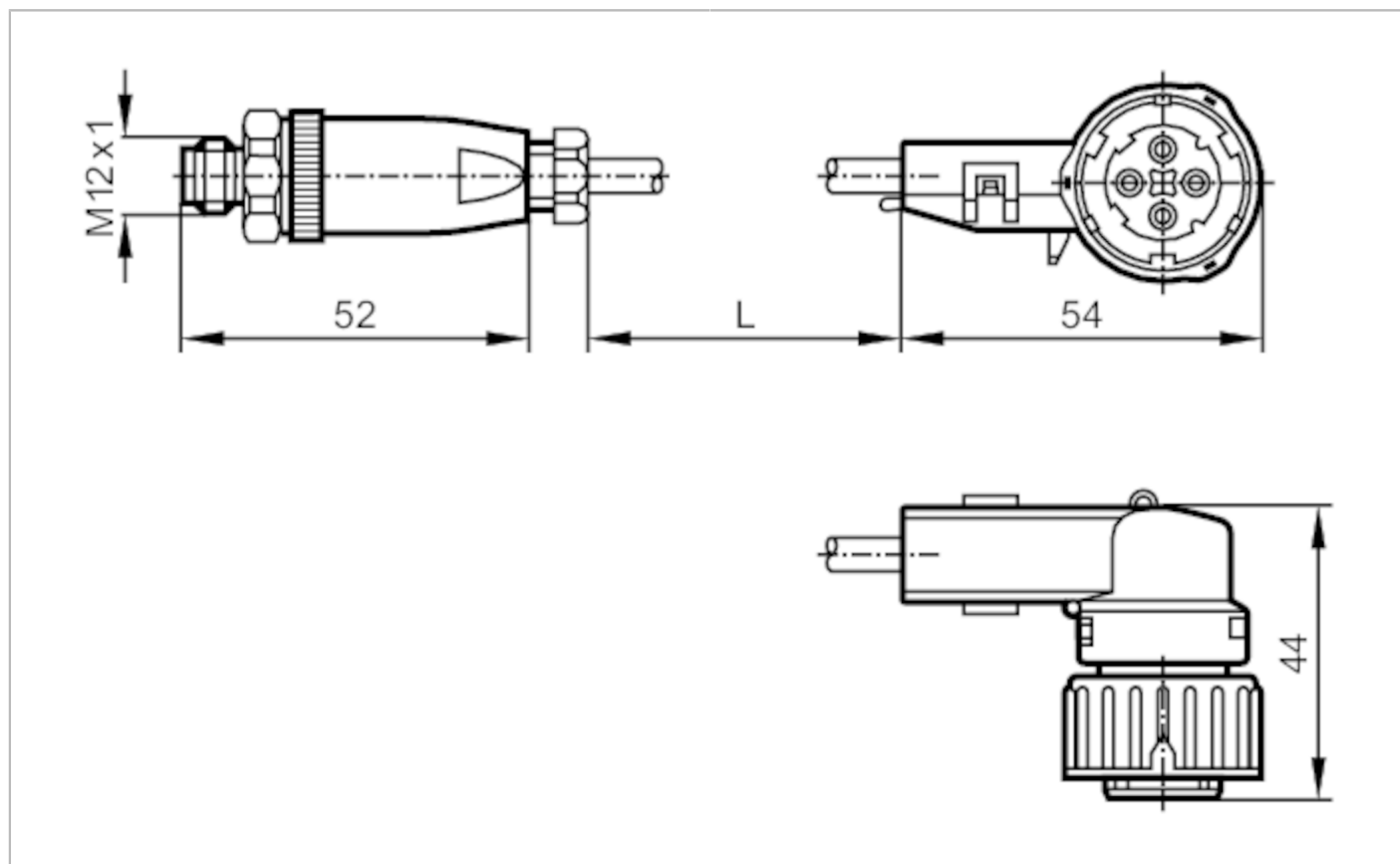

Applikasjon		
Spesiell egenskap		Halogenfri
Design		for kommunikasjon med programmeringsenheten PP2000
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	9,60...30,00 DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67; (Forbindelseskabel med stikkontakt: IP 67 / IP 69K)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	131,00
Støpt kroppsmateriale		PA / Hytrel G-4774
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



Forbindelseskabel


VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x bajonett, vinklet; Støpt kropp: Hytrel G-4774

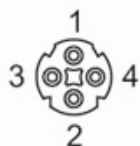

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA



Tilkobling

