


E11301



Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

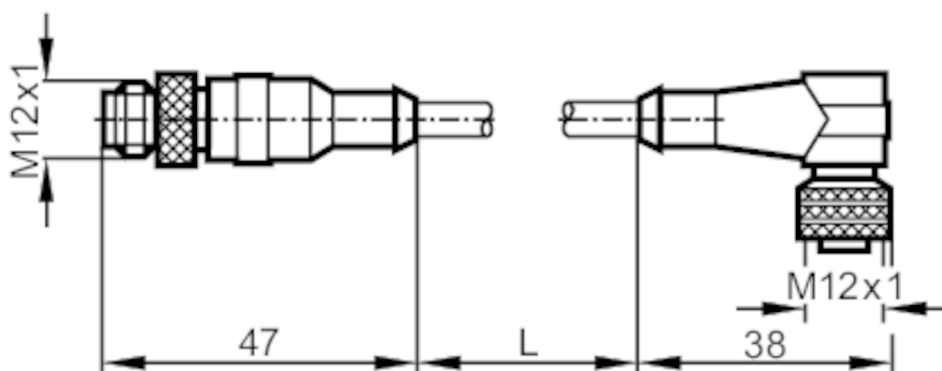

Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 250,00 AC / < 300,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...80,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Materialer

PUR

Støpt kroppsmateriale

PUR

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



E11301




Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

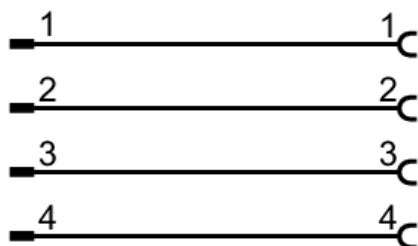

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet

