

E11324




Forbindelseskabel

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC275

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

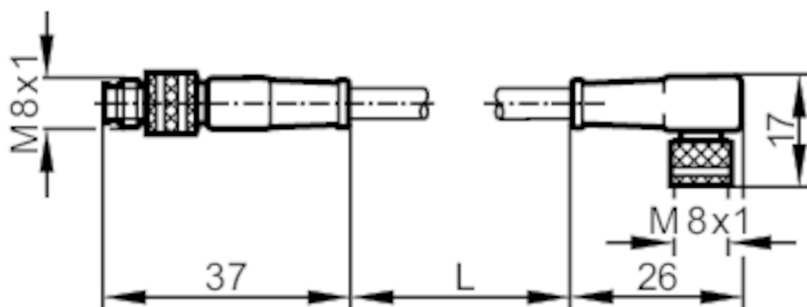

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Forbindelseskabel

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

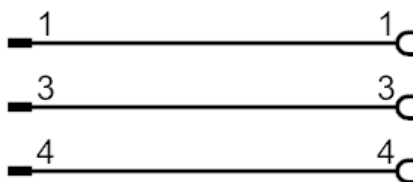

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm

