


Forbindelseskabel

VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

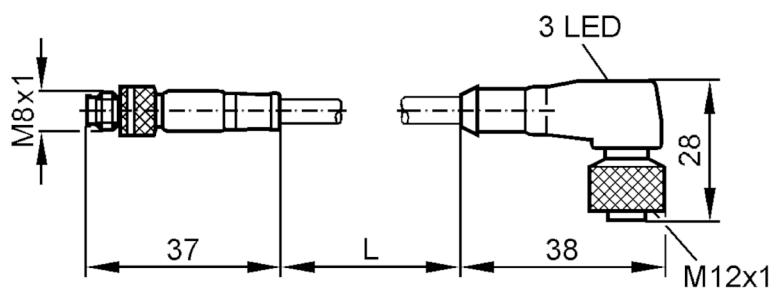

Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

3,00

Utganger

Elektrisk design

PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...85,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Materialer

PUR

Støpt kroppsmateriale

PUR

Materiale mutter

messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display

koblingsstatus

2 x LED, gul

drift

1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Forbindelseskabel

VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling

Tilkobling

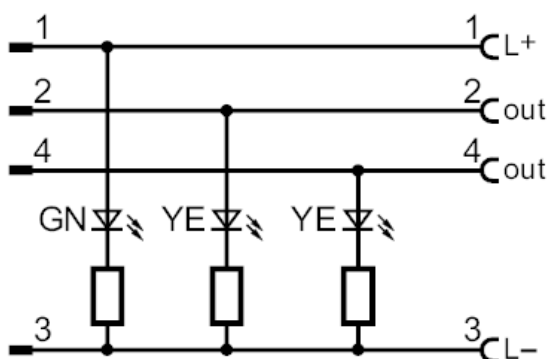

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

