

E11376




Forbindelseskabel

VDOGF030MSS00,3H03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC215

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

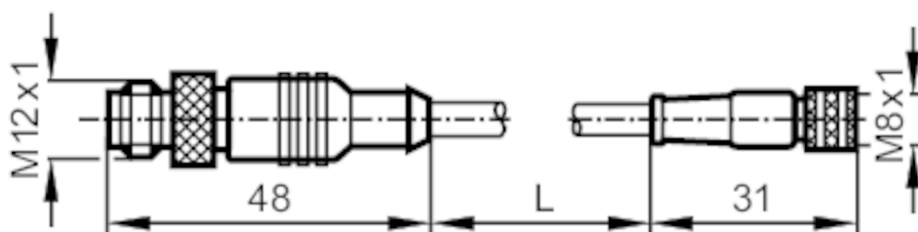

Applikasjon	
Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 68
Mekaniske data	
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	messing, forniklet
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Forbindelseskabel

VDOGF030MSS00,3H03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

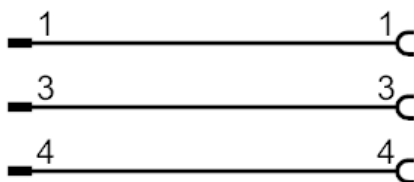

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm

