


Forbindelseskabel

VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

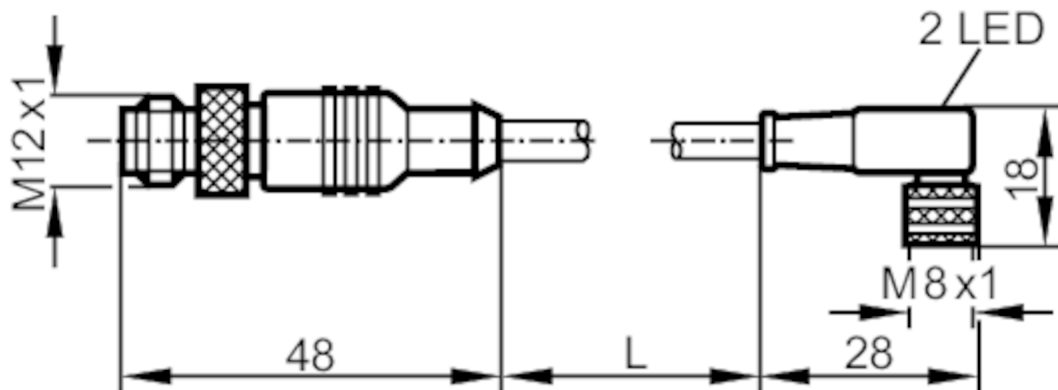

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	messing, forniklet

Displayer/driftelementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel

VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



 
Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Buchse



Forbindelseskabel

VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm