


Forbindelseskabel

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

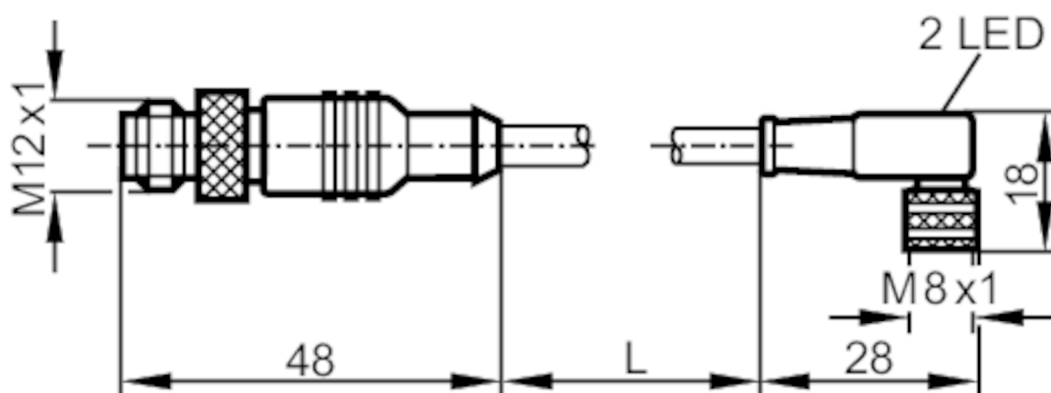

Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

3,00

Utganger

Elektrisk design

PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...85,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Materialer

PUR

Støpt kroppsmateriale

PUR

Materiale mutter

messing, forniklet

Displayer/driftelementer

Display

koblingsstatus

1 x LED, gul

drift

1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Forbindelseskabel

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Buchse



Forbindelseskabel

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm