


E12400



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080VAS0015E08

For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert.
Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene (se datablad).

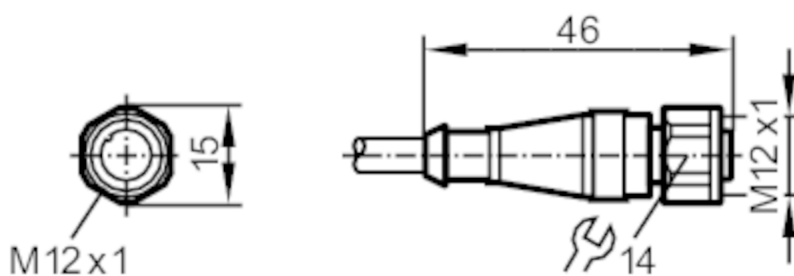

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Beskyttelse	IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	929,00
Dimensjoner [mm]	15,00 x 15,00 x 46,00
Materialer	PVC
Støpt kroppsmateriale	PVC
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12400



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGH080VAS0015E08

Elektrisk tilkobling

Kabel: 15 m, PVC, oransje, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

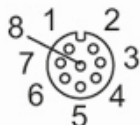

Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Farger til DIN EN
60947-5-2

Lederfarger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	oransje
VT =	lilac
WH =	hvit