


E12404



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080MSS0010K08

For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert.
Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene (se datablad).

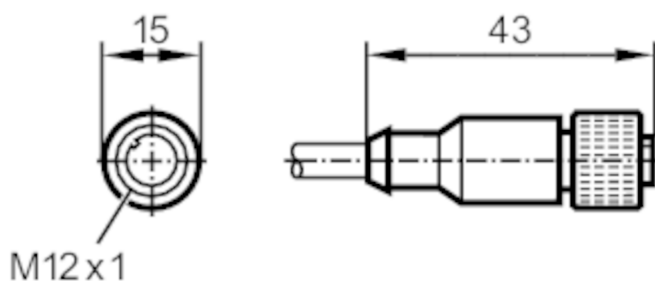

Applikasjon		
Spesiell egenskap		Skjermet kabel
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	731,80
Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 43,00
Materialer		TPU
Støpt kropps materiale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080MSS0010K08

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, svart, beskyttet; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 1...1,5 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Tilkobling



Farger til DIN EN 60947-5-2

Lederfarger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	oransje
VT =	lilac
WH =	hvit
screen =	skjerm