


E12423



Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

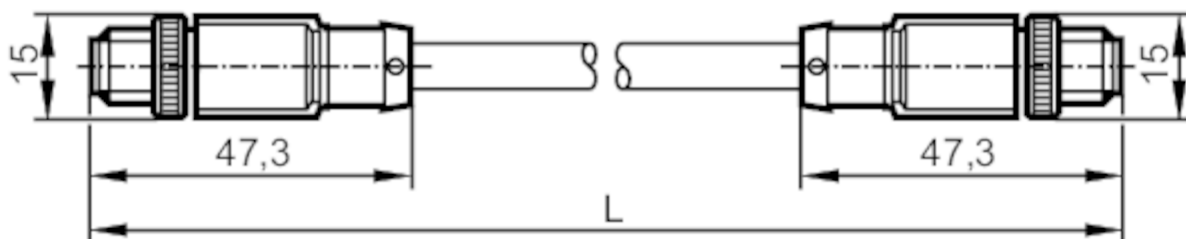

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter; Skjermet kabel
Design	Ethernet-kabler, D-kodet

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	1 369,00
Dimensjoner [mm]	15,00 x 15,00 x 47,30
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 20 m, PVC, grønn, beskyttet; 4 x 0,34 mm²

Tilkobling

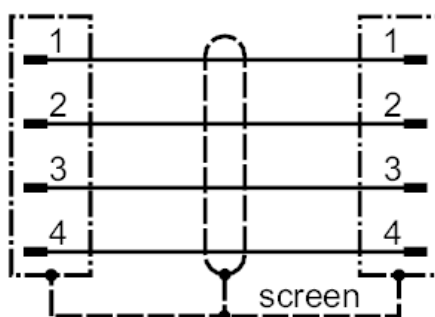

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet

