


E12424



Ethernet-tilkoblingskabel

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

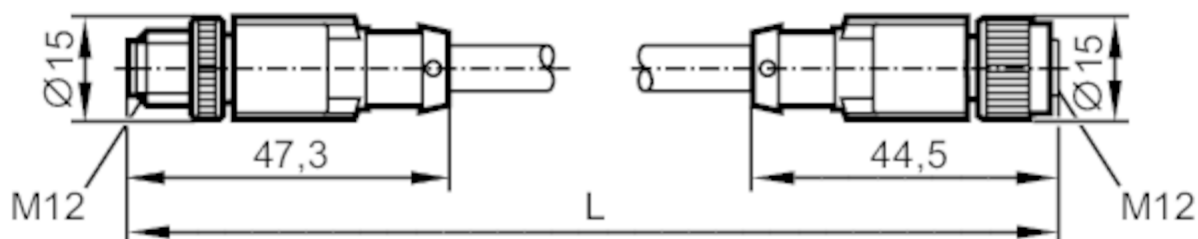

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter; Skjermet kabel
Design	Ethernet-kabler, D-kodet

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 50,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	1 342,00
Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 47,30
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E12424



Ethernet-tilkoblingskabel

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 20 m, PVC, grønn, beskyttet; 4 x 0,34 mm²

Tilkobling

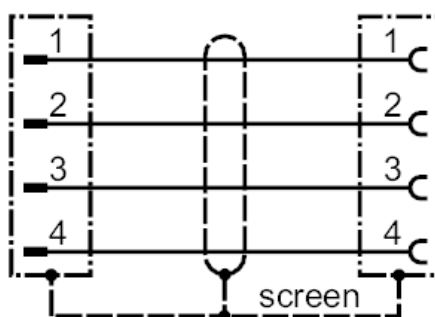

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet

