


Forbindelseskabel

VDOG040ZDS00,5H04STGD040ZDS

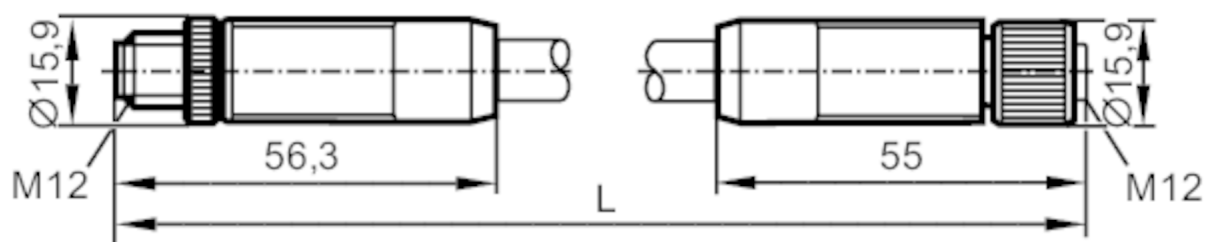

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Design	strømkabel, T-kodet

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	105,40	
Dimensjoner	[mm]	15,40 x 15,40 x 54,80	
Materialer		PUR	
Støpt kroppsmateriale		PUR	
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
		bøyeradius for fast installasjon	min. 5 x kabeldiameter
		rejsehastighet	maks. 3 m/s ved 5 m horisontal kjørelengde og maks. akselerasjon på 5 m/s²
		bøying sykluser	> 4 Mio.

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Forbindelseskabel

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PUR, svart; 4 x 1,5 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: PUR

