


Forbindelseskabel

VDOG040ZDS0005H04STGD040ZDS

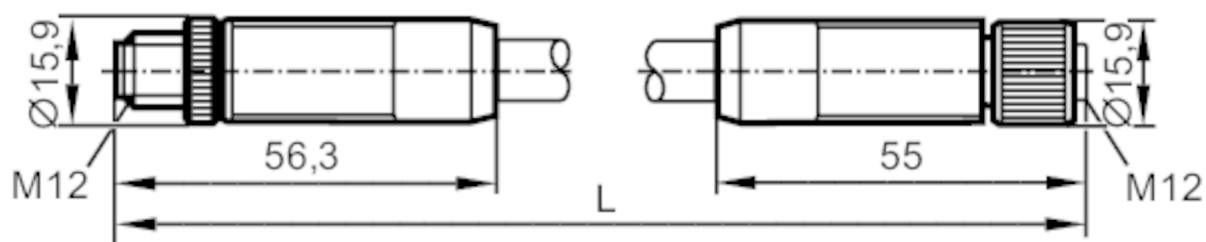

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Design	strømkabel, T-kodet

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	563,20								
Dimensjoner [mm]	15,40 x 15,40 x 54,80								
Materialer	PUR								
Støpt kroppsmateriale	PUR								
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet								
Drakjede egnethet	ja								
Drakjede egnethet	<table> <tr> <td>bøyeradius for fleksibel bruk</td><td>min. 10 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>bøyeradius for fast installasjon</td><td>min. 5 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>reisehastighet</td><td>maks. 3 m/s ved 5 m horisontal kjørelengde og maks. akselerasjon på 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>bøying sykluser</td><td>> 4 Mio.</td></tr> </table>	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter	bøyeradius for fast installasjon	min. 5 x kabeldiameter	reisehastighet	maks. 3 m/s ved 5 m horisontal kjørelengde og maks. akselerasjon på 5 m/s ²	bøying sykluser	> 4 Mio.
bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter								
bøyeradius for fast installasjon	min. 5 x kabeldiameter								
reisehastighet	maks. 3 m/s ved 5 m horisontal kjørelengde og maks. akselerasjon på 5 m/s ²								
bøying sykluser	> 4 Mio.								

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Forbindelseskabel

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, svart; 4 x 1,5 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: PUR

