


E12428



Forbindelseskabel

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

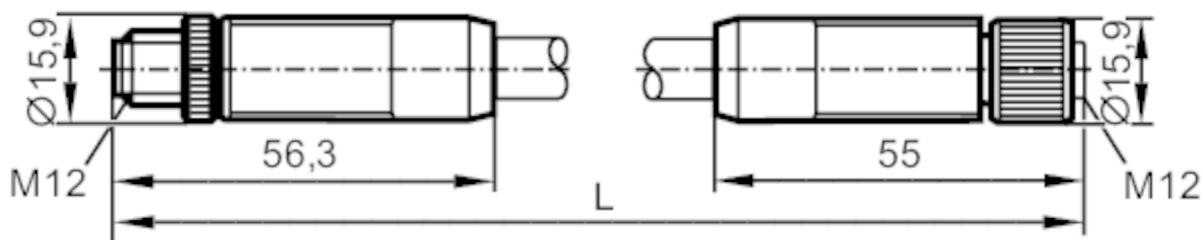

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Design	strømkabel, T-kodet

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	1 077,50
Dimensjoner [mm]	15,40 x 15,40 x 54,80
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet
Drakjede egnethet	ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk min. 10 x kabeldiameter
	bøyeradius for fast installasjon min. 5 x kabeldiameter
	rejsehastighet maks. 3 m/s ved 5 m horisontal kjørelengde og maks. akselerasjon på 5 m/s ²
	bøying sykluser > 4 Mio.

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Forbindelseskabel

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, svart; 4 x 1,5 mm²

Tilkobling

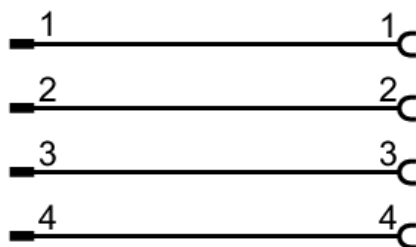

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: PUR

