




Kabelkompatibelt støpsel

SDOGF030MSSFKPG

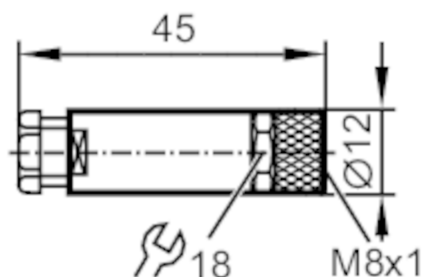

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC/DC
----------------	-----	---------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	10,70
Dimensjoner	[mm]	12,00 x 12,00 x 45,00
Materialer		PBT; PA
Støpt kroppsmateriale		PBT/PA
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12463



Kabelkompatibelt støpsel

 
SDOGF030MSSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: 0,14...0,5 mm²; Kabelskjede: Ø 3,5...5 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PBT/PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

