


Y-splitter

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

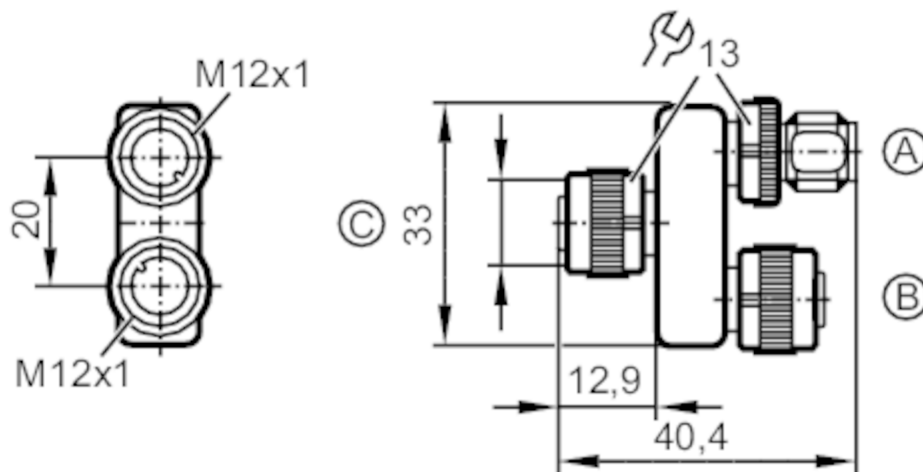

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 DC
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	23,90
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		diecast zinc
Kontakttype		M12

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------




Y-splitter

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte

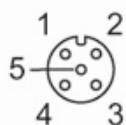

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte

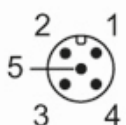

Tilkobling

