


Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

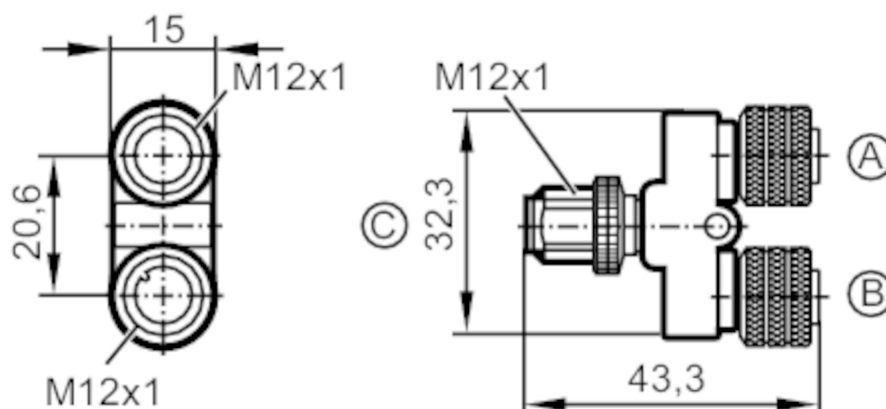

Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 60,00 AC/DC

Maks. strømbelastning pr. modul/port

[A]

12,00

Maks. nåværende belastning totalt

[A]

12,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...70,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

24,60

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

diecast zinc

Kontakttype

M12

Merknader

Antall i forpakning


1,00 stk.

Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

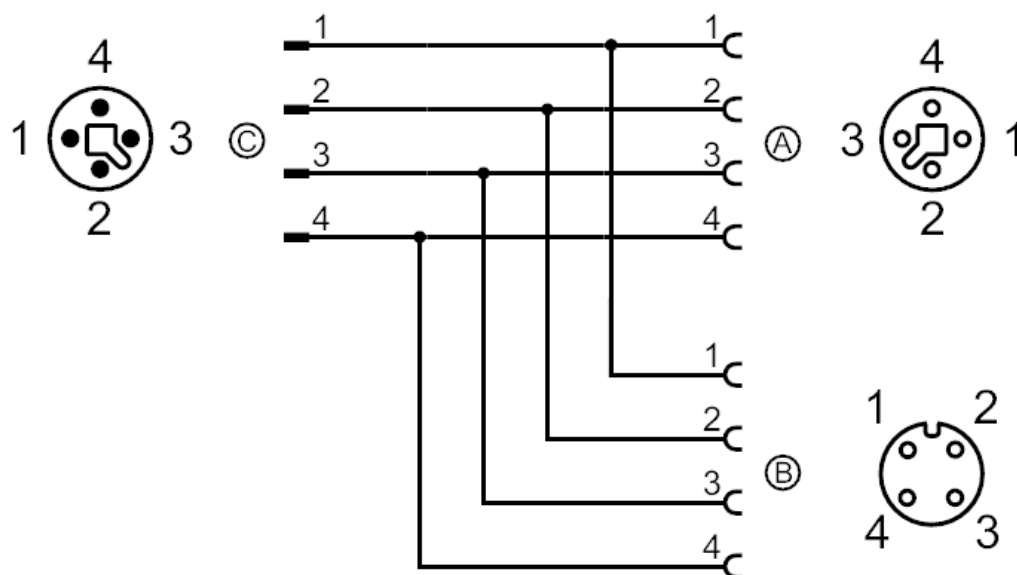

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte