


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGD040ZDS0010H04

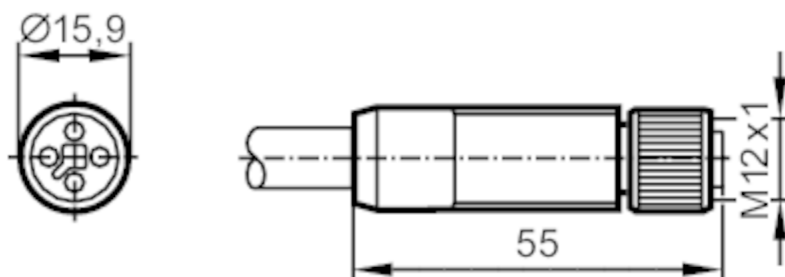

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Design	strømkabel, T-kodet

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	1 093,50
Dimensjoner	[mm]	15,40 x 15,40 x 52,80
Materialer		PP
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12496



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGD040ZDS0010H04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte

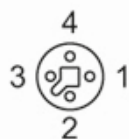

Tilkobling

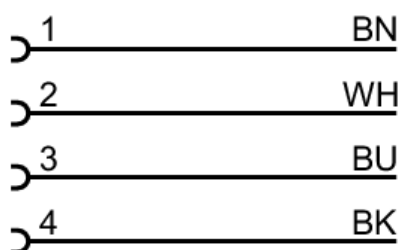

BK = Lederfarger :
BN = svart
BU = brun
WH = blå
 hvit