


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGD040ZDS0050H04

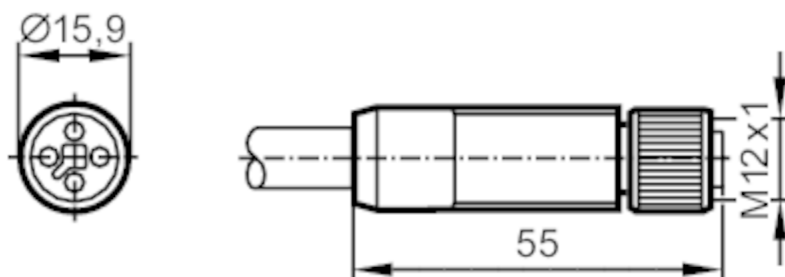

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Design	strømkabel, T-kodet

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	5 233,50
Dimensjoner [mm]	15,40 x 15,40 x 52,80
Materialer	PP
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12498



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGD040ZDS0050H04

Elektrisk tilkobling

Kabel: 50 m, PUR, svart, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte

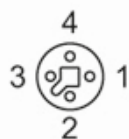

Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit