


Kabelkompatibelt støpsel

SDOGD040ZDSFKP

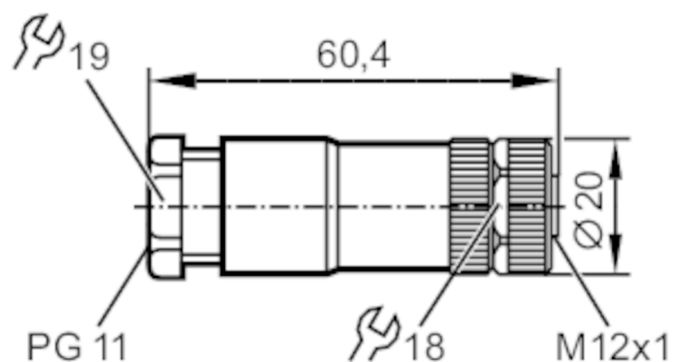

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Design	strømkabel, T-kodet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	12,00; (ved bruk av ledere med 1,5 mm ²)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	29,00
Støpt kroppsmateriale		PA
Materiale mutter		diecast zinc
Tetningsmateriale		NBR

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E12499



Kabelkompatibelt støpsel


SDOGD040ZDSFKP

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: 0,75...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 8...10 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: PA; låse: diecast zinc; Forsegling: NBR; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,4 Nm

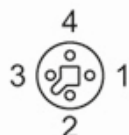

Tilkobling

