


# E12500



## Kabelbare plugger

SSTGH040ZDSFKG

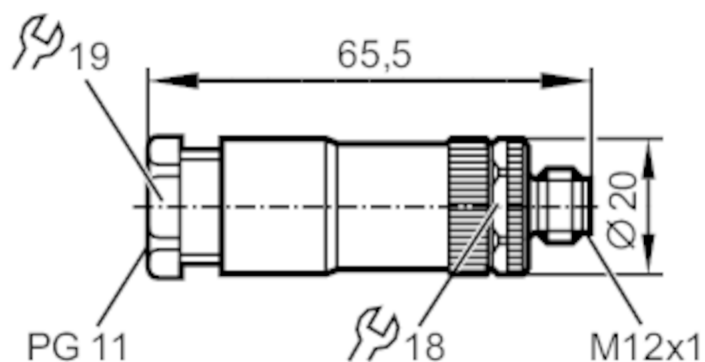

### Applikasjon

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
| Design            | strømkabel, T-kodet                    |
| Fri for silikon   | ja                                     |

### Elektriske data

|                                   |     |                                                      |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| Driftsspenning                    | [V] | < 60,00 DC                                           |
| Maks. nåværende belastning totalt | [A] | 12,00; (ved bruk av ledere med 1,5 mm <sup>2</sup> ) |

### Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -40,00...85,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67          |

### Mekaniske data

|                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| Vekt                  | [g]  | 25,70                 |
| Dimensjoner           | [mm] | 20,00 x 20,00 x 65,50 |
| Støpt kroppsmateriale |      | PA                    |
| Materiale mutter      |      | diecast zinc          |
| Tetningsmateriale     |      | NBR                   |

### Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

# E12500



## Kabelbare plugger

SSTGH040ZDSFKG

### Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: 0,75...1,5 mm<sup>2</sup>; Kabelskjede: Ø 8...10 mm

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: PA; låse: diecast zinc; Forsegling: NBR; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,4 Nm



### Tilkobling

