


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH120ZDS0015H12

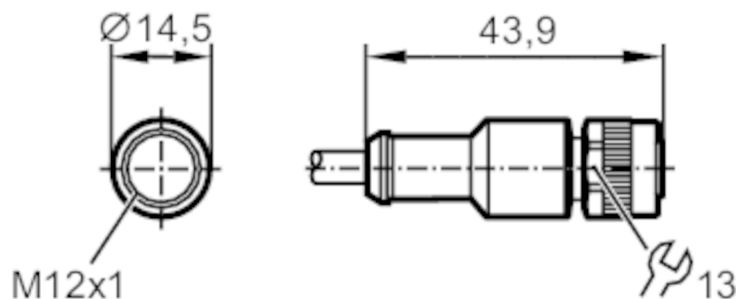

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	1,50

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	908,70	
Materialer		PUR	
Støpt kroppsmateriale		PUR	
Materiale mutter		diecast zinc	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
		rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
		bøying sykluser	> 5 Mio.

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12504



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGH120ZDS0015H12

Elektrisk tilkobling

Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

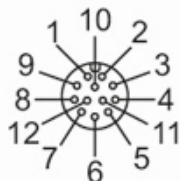

Tilkobling

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
GY/PK =	grå/rosa
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul
RD/BU =	rød/blå