


E12506



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH120ZDS0015H12

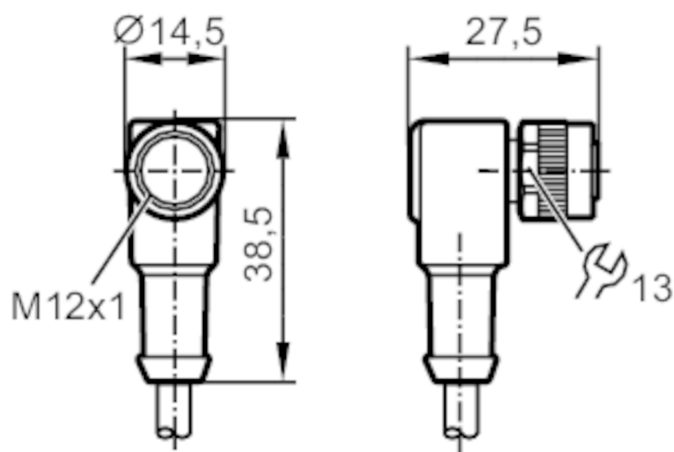

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	1,50

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	922,50
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
	bøying sykluser	> 2 Mio.
	torsjonsstamme	360 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12506



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAH120ZDS0015H12

Elektrisk tilkobling

Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

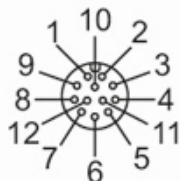

Tilkobling

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
GY/PK =	grå/rosa
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul
RD/BU =	rød/blå