


E12508



Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

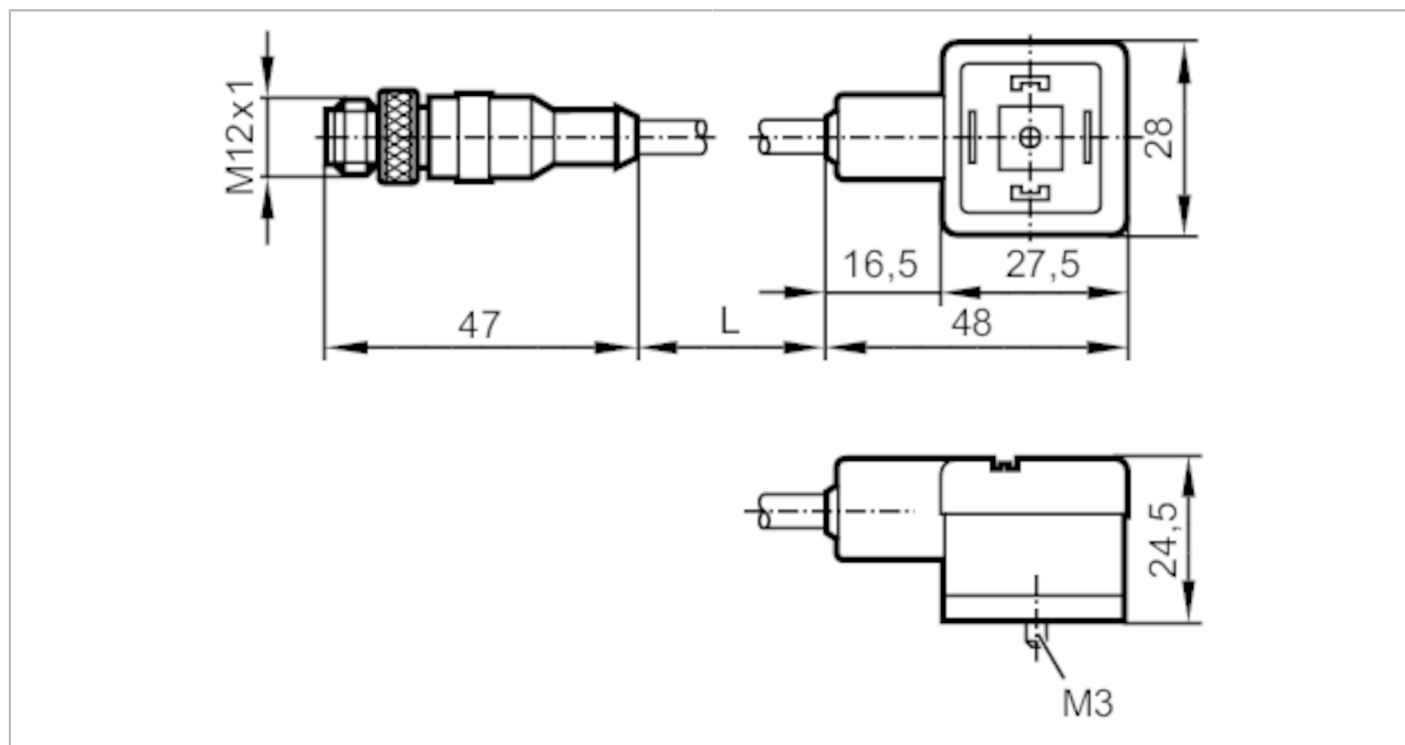

Applikasjon	
Applikasjon	NAMUR
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	< 15,00 DC
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Vekt [g]	52,00
Materialer	TPU; PUR
Støpt kroppsmateriale	TPU/PUR
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tilbehør	
Varer som leveres	skruer panel for merking
Merknader	
Merknader	For bruk i sone 0, gruppe IIB eller IIC må brukeren unngå kraftig akkumulering av statisk elektrisitet ved kontaktene.
Antall i forpakning	1,00 stk.




Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU/PUR; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)

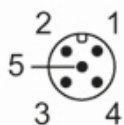

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PVC, blå, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

 Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU/PUR; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)

