


E12513



Forbindelseskabel med støpsel

ASTGN040ZDS0020L04

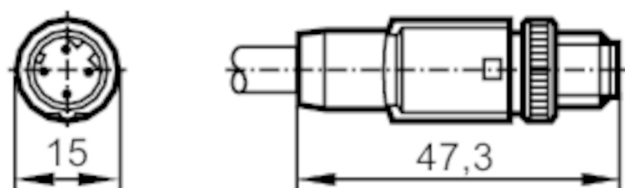

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Design	Ethernet-kabler, D-kodet

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 250,00 AC/DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	1 380,50
Dimensjoner [mm]	15,00 x 15,00 x 47,30
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med støpsel

ASTGN040ZDS0020L04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 20 m, PVC, grønn, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Tilkobling

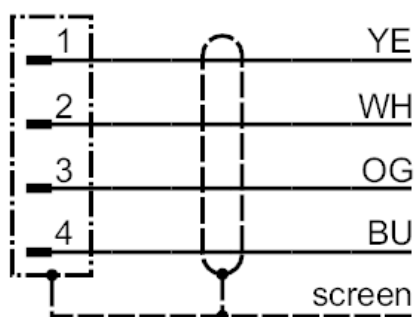

Lederfarger :
 BU = blå
 OG = oransje
 WH = hvit
 YE = gul