


E12524



Monteringssett for manuelle ventiler og kuleventiler

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8

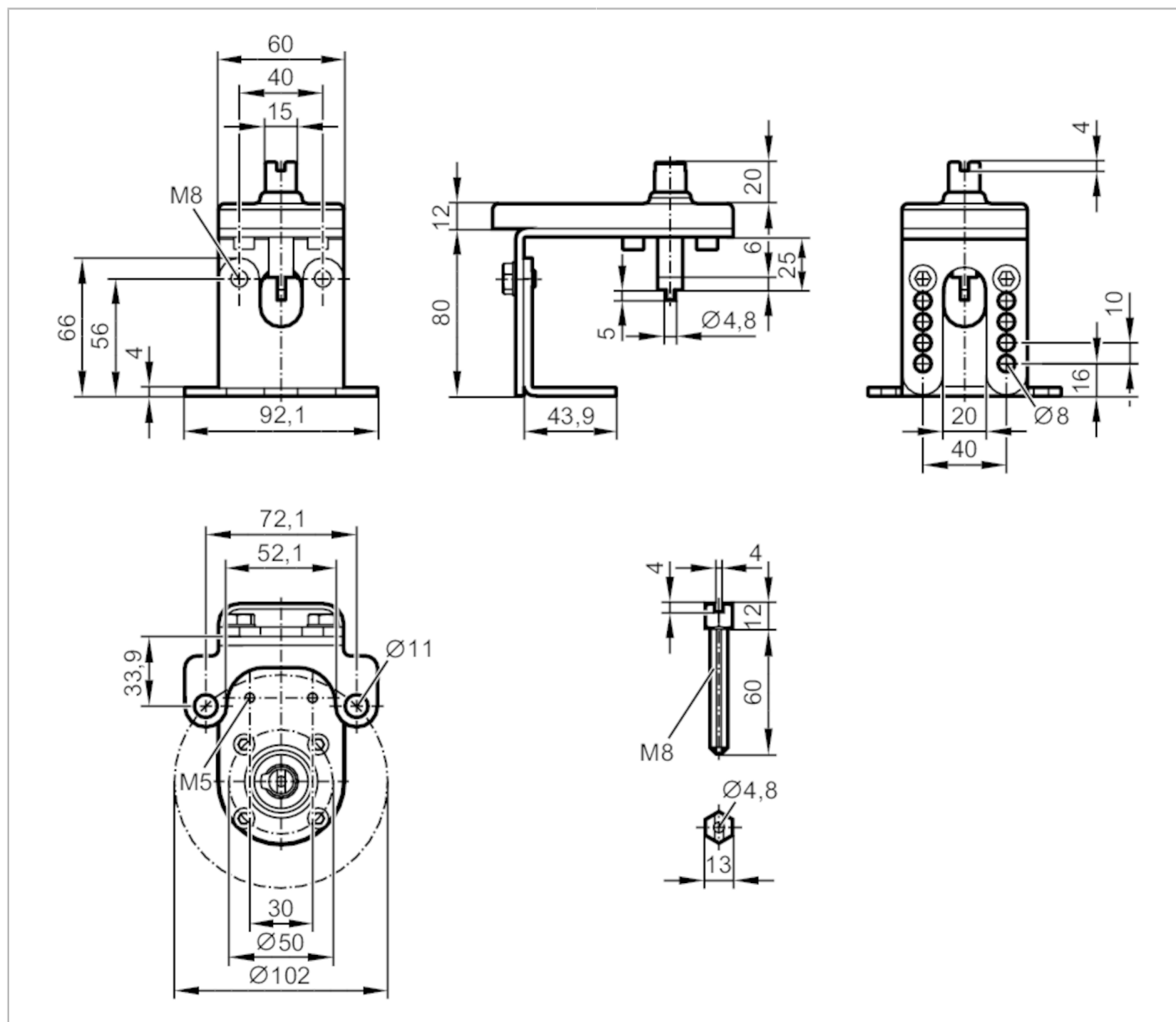

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...80,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	602,50
Topp flens diameter	[mm]	102,00
ISO toppflenstype		F10
Aksselforlengelse		M8
Materialer	Monteringsplater: plast; metalleder: rustfritt stål (1.4301 / 304)	
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.