


E12529



Y-splitter

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

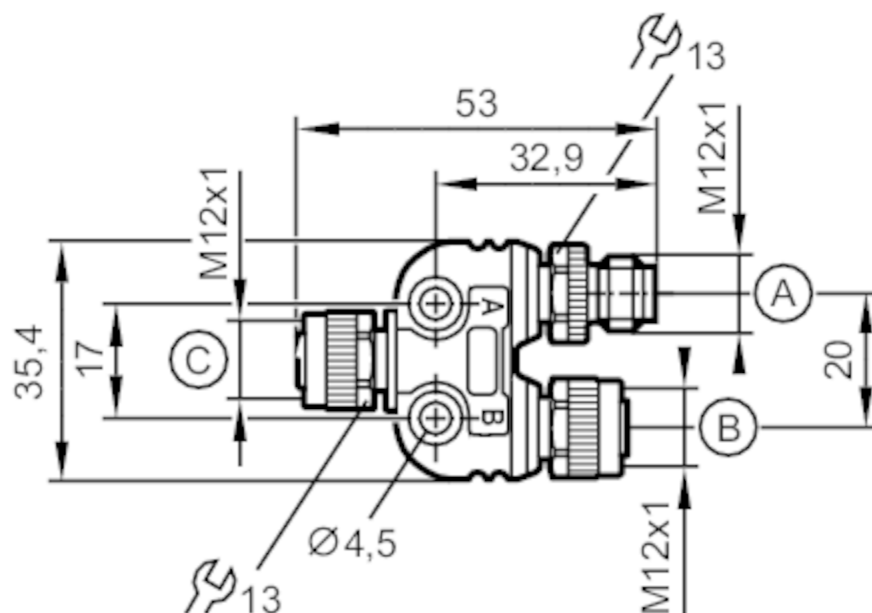

Applikasjon	
Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 68
Mekaniske data	
Vekt [g]	37,10
Materialer	PUR svart
Støpt kroppsmateriale	PUR, Halogenfri
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Y-splitter


ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12; koding: A; Støpt kropp: PUR, Halogenfri; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

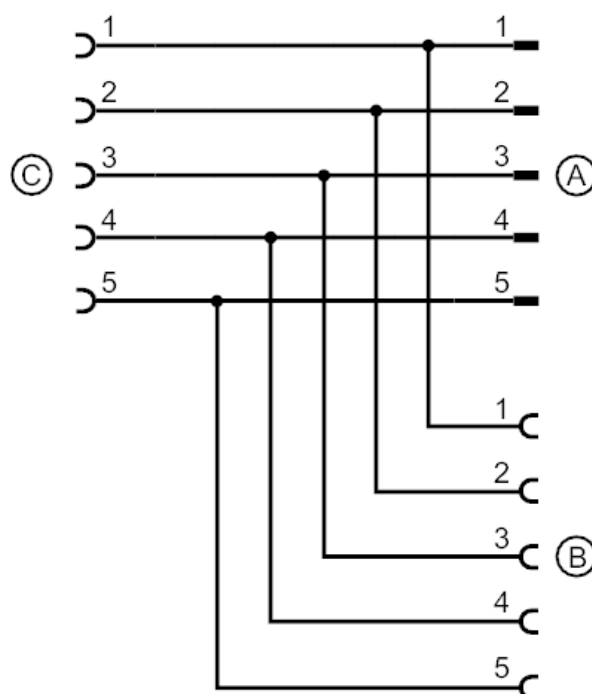

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: PUR, Halogenfri; kontakter: gullbelagte

