


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGS030PLS0002H03

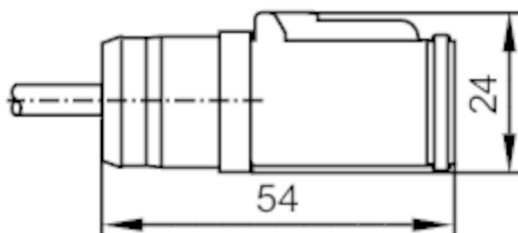

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	8,00...32,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-20,00...85,00
Beskyttelse	IP 67; (paringskontakt plugget i)

Mekaniske data

Vekt	[g]	81,50
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGS030PLS0002H03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett; Støpt kropp: PA; kontakter: forniklet



Tilkobling

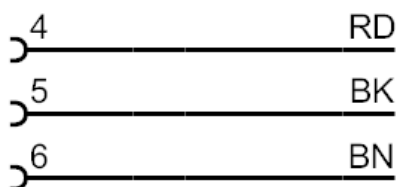

BK =	Lederfarger :
BN =	svart
RD =	brun
	rød