


E12548



Y tilkoblingskabel

YDOGS030PLS0005H03

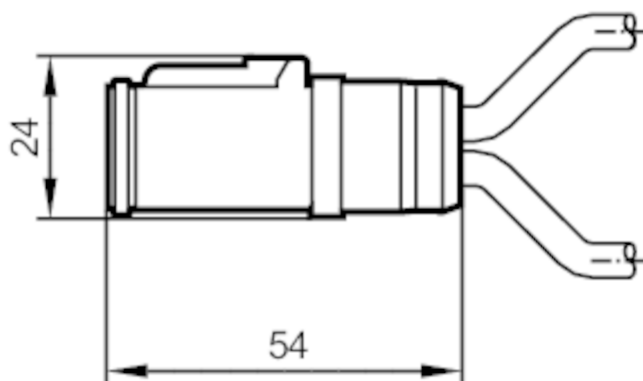

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	8,00...32,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-20,00...85,00
Beskyttelse	IP 67; (paringskontakt plugget i)

Mekaniske data

Vekt [g]	277,80
Dimensjoner [mm]	24,00 x 24,00 x 54,00
Materialer	PA
Antall porter splitterboks	2
Drakjede egnethet	ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser > 5 Mio.
	torsjonsstamme ± 180 °/m

E12548



Y tilkoblingskabel

YDOGS030PLS0005H03

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - 1-2-3

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - 4-5-6

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett; kontakter: forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

BK = Lederfarger :
BN = svart
RD = brun
 rød