


# E12550



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGS020PLS0002H02

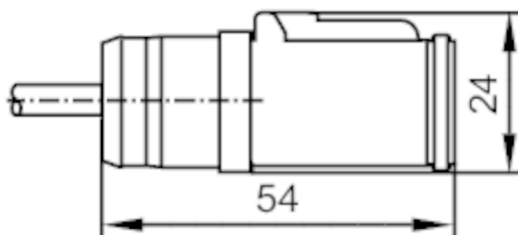

### Applikasjon

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet |
| Fri for silikon   | ja                                             |

### Elektriske data

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Driftsspenning [V]                    | 8,00...32,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III             |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00            |

### Driftsforhold

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]            | -40,00...85,00                    |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -20,00...85,00                    |
| Beskyttelse                          | IP 67; (paringskontakt plugget i) |

### Mekaniske data

|                       |                               |                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                  | [g]                           | 89,50                                                                                  |
| Materialer            |                               | PA                                                                                     |
| Støpt kroppsmateriale |                               | PA                                                                                     |
| Drakjede egnethet     |                               | ja                                                                                     |
| Drakjede egnethet     | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                |
|                       | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2 |
|                       | bøying sykluser               | > 5 Mio.                                                                               |
|                       | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                              |

### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

# E12550



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGS020PLS0002H02

### Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett; Støpt kropp: PA; kontakter: forniklet



### Tilkobling

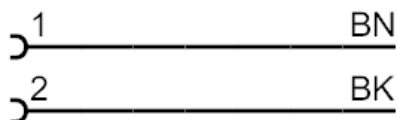

BK =                    Lederfarger :  
BN =                    svart  
                             brun