


E12561



Y tilkoblingskabel

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

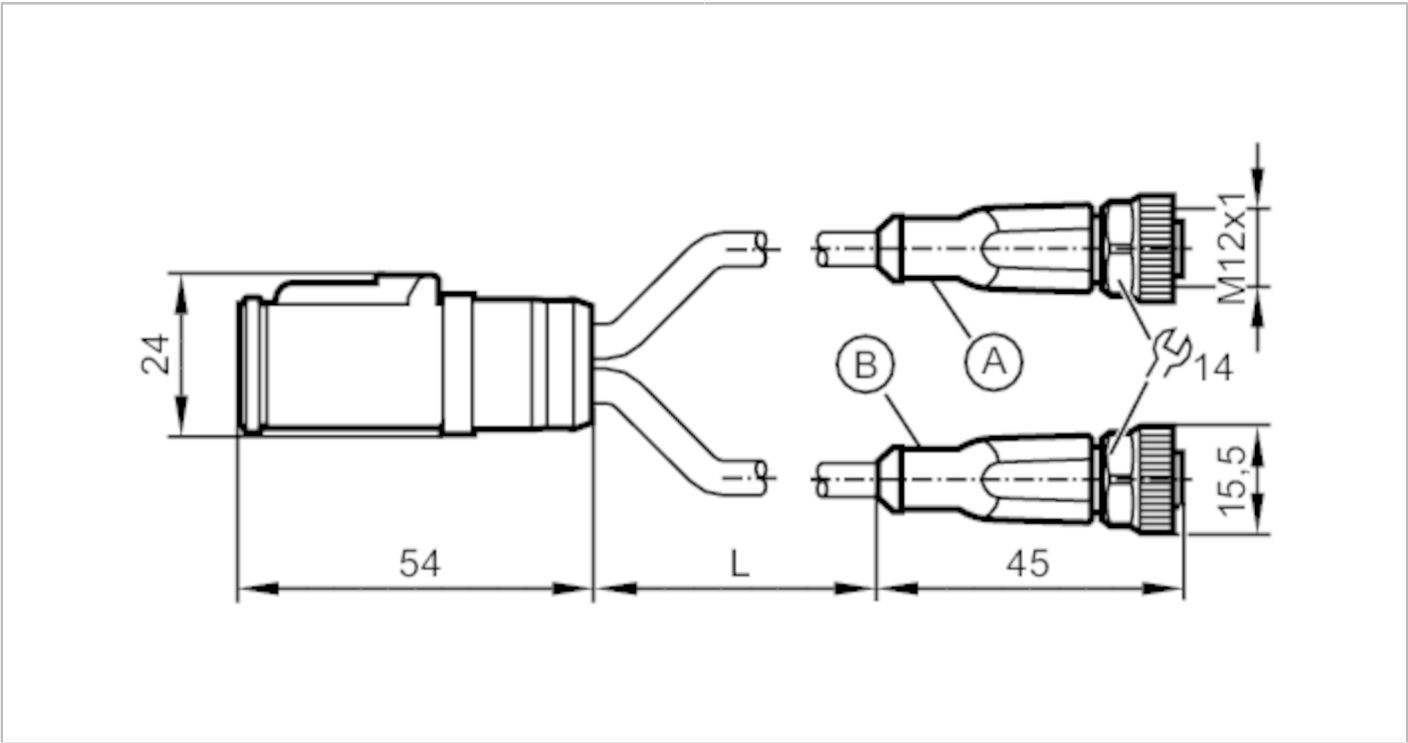

Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	8,00...32,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 67; (paringskontakt plugget i)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	135,00
Materialer		PA; Stikkontakter: TPU oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter		messing, forniklet
Antall porter splitterboks		2
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

E12561



Y tilkoblingskabel

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

Merknader

Antall i forpakning


1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - DEUTSCH kontakt

Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett



Tilkobling

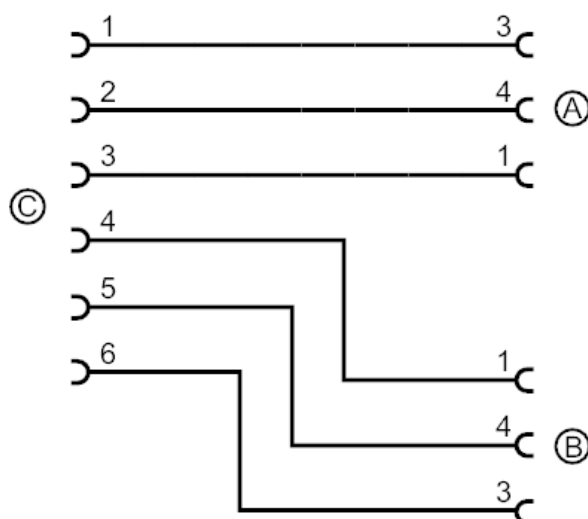

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Koblinger: 2 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

