




Kabelkompatibel AMP-kontakt

SDOGV060--AFKCR

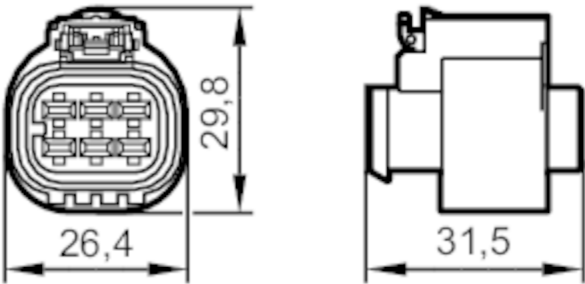

Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	12,00...24,00 DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 67; (paringskontakt plugget i)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	14,00
Dimensjoner	[mm]	29,80 x 26,40 x 31,50
Materialer		kontakthus: PBT; kontakter: fortinnet
Tilbehør		
Varer som leveres		deksel plugg: 6
		tetning for de enkelte kjernene: 2 x 0,5 mm²
		tetning for de enkelte kjernene: 4 x 2,5 mm²
		Crimp kontakter: 6
Elektrisk tilkobling		
terminaler: 2 x 0,5 mm²		

E12582




Kabelkompatibel AMP-kontakt

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Tilkobling

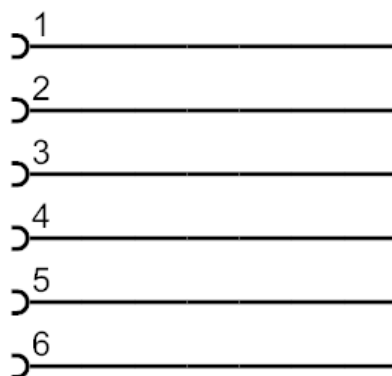

Koblinger: 1 x AMP-kontakt, rett; kontakter: fortinnet