


Kabelkompatibelt støpsel

SDOGS060--AFKCR

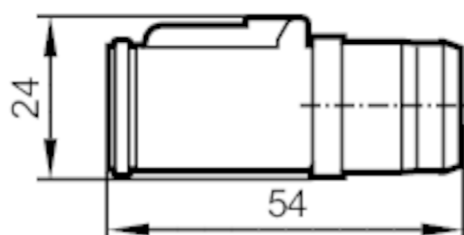

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	8,00...32,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (...40 °C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; (paringskontakt plugget i)

Mekaniske data

Vekt [g]	15,10
Materialer	messing forniklet; PA

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12583



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGS060--AFKCR

Elektrisk tilkobling

6 x 0,5 mm²

Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt (DT-06-6S-CE02)



Tilkobling

