


E12591



Monteringssett for manuelle ventiler og kuleventiler

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10

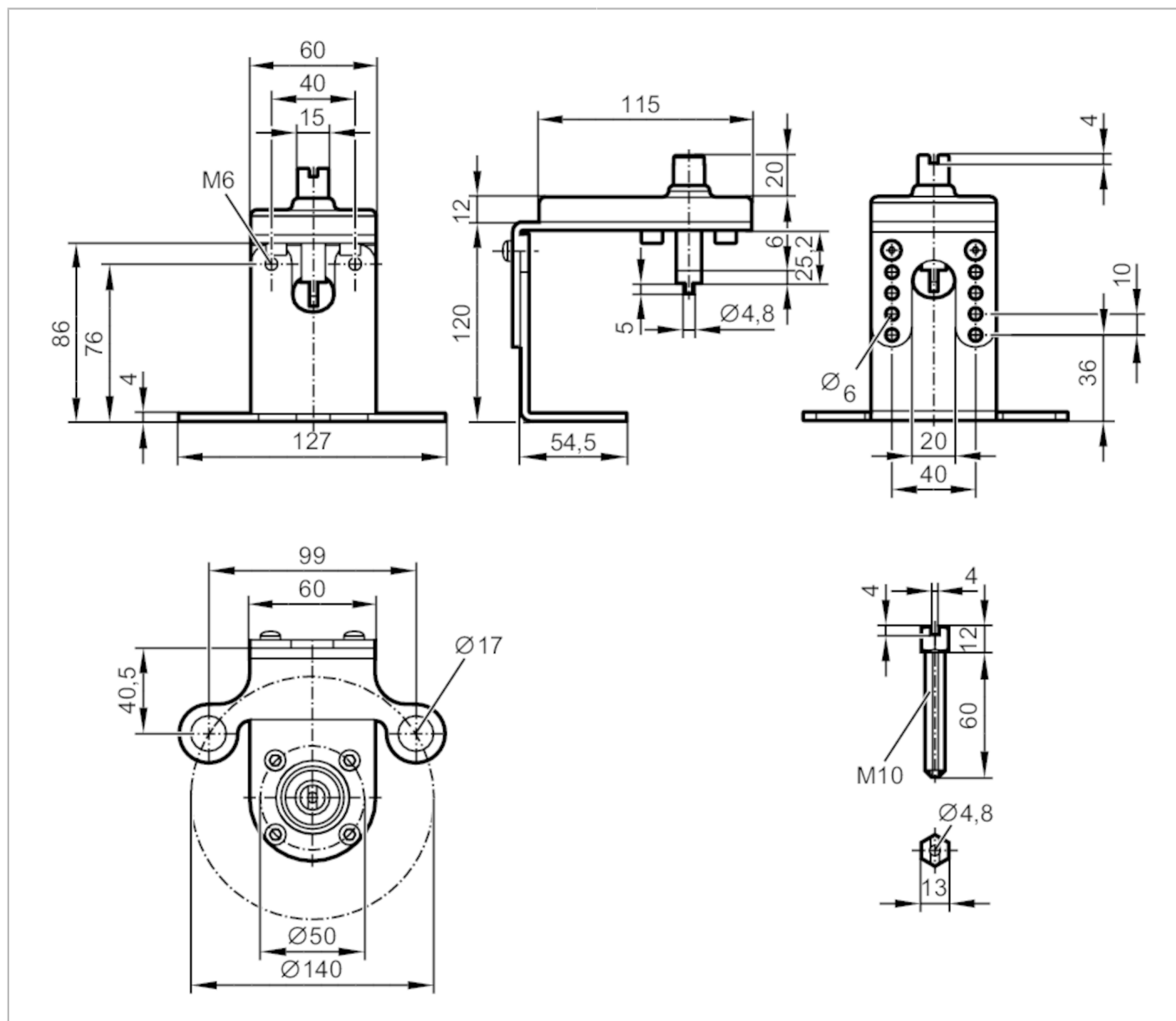

Applikasjon		
Design		for typer IND, INE
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...80,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	719,00
Topp flens diameter	[mm]	140,00
ISO toppflenstype		F14
Aksselforlengelse		M10
Materialer	Monteringsplater: plast; metalleder: rustfritt stål (1.4301 / 304)	
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.