


E12613



Forbindelseskabel

ASTGH030MSS00,5H03

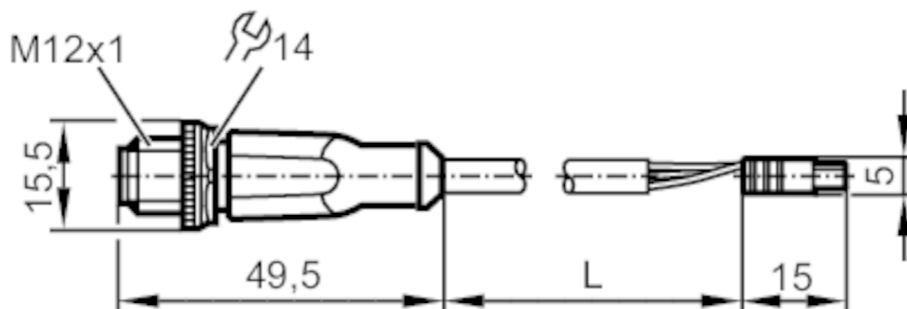

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 50,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 65

Mekaniske data

Vekt [g]	30,50
Materialer	hus: TPU oransje; Låsemuttere:: nikkelbelagt messing
Tiltrekkingsmoment [Nm]	0,60...1,50

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12613



Forbindelseskabel

ASTGH030MSS00,5H03


Elektrisk tilkobling



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling

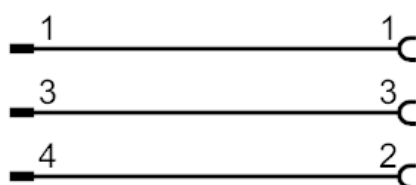

Elektrisk tilkobling

