


Forbindelseskabel med stikkontakt

Fuse/IO-Link/Cable/2m

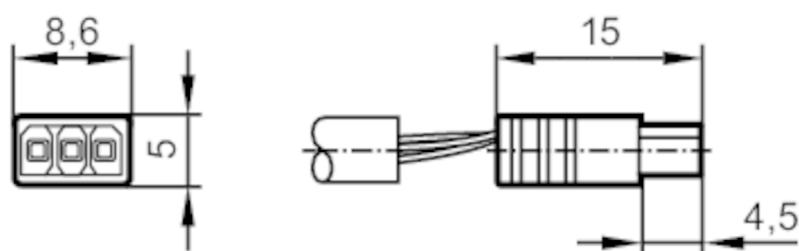

Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 50,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

62,10

Materialer

messing forniklet; hus: TPU

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E12614



Forbindelseskabel med stikkontakt

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

