


# E12653



## Forbindelseskabel

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

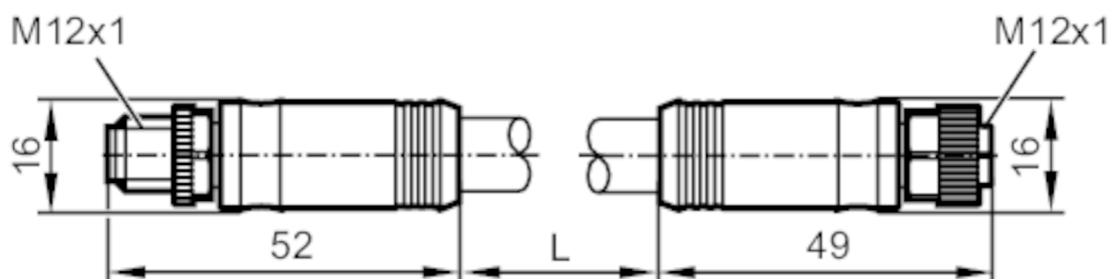

### Applikasjon

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
| Design            | strømkabel, L-kodet   |

### Elektriske data

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Driftsspenning [V]                    | 64,00 DC |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 16,00    |

### Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |

### Mekaniske data

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Vekt [g]              | 230,30             |
| Materialer            | PP                 |
| Støpt kroppsmateriale | TPE                |
| Materiale mutter      | messing, forniklet |

### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|



## Forbindelseskabel

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 1,0 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: TPE; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



### Elektrisk tilkobling - 2

#### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: TPE; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

