


## Forbindelseskabel

VDOAX050MSS00,5H05STGH005MSS

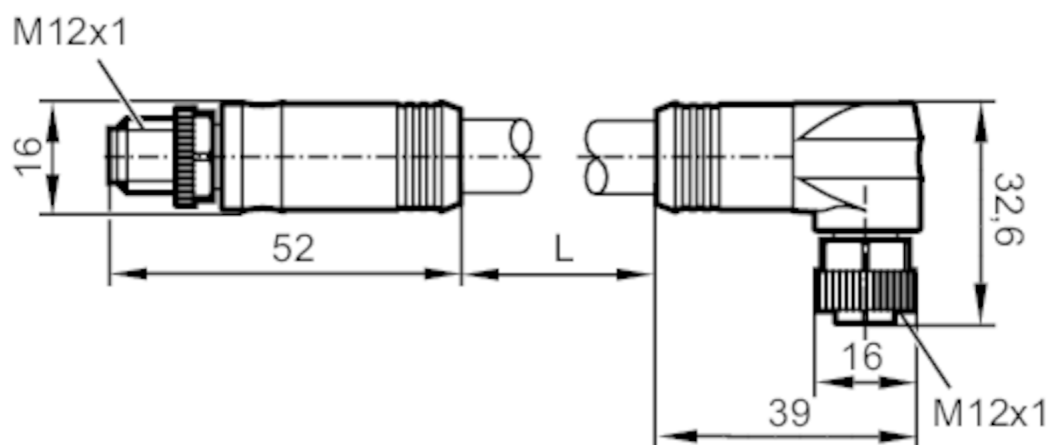

## Applikasjon

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
| Design            | strømkabel, L-kodet   |

## Elektriske data

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Driftsspenning [V]                    | 64,00 DC |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 16,00    |

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |

## Mekaniske data

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Vekt [g]              | 151,90             |
| Materialer            | PP                 |
| Støpt kroppsmateriale | TPE                |
| Materiale mutter      | messing, forniklet |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|



## Forbindelseskabel

VDOAX050MSS00,5H05STGH005MSS

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: TPE; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



### Elektrisk tilkobling - 2

#### Tilkobling

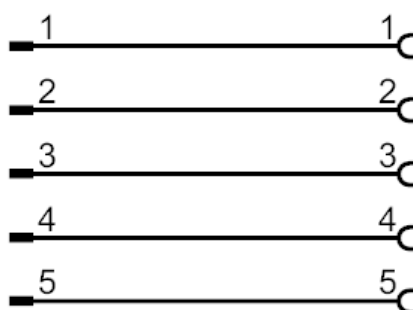

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: L; Støpt kropp: TPE; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

