


E12670



Forbindelseskabel

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS

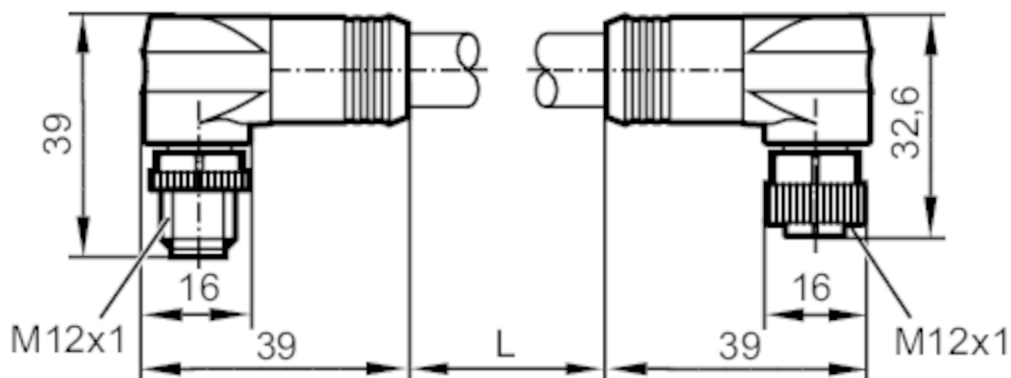

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Design	strømkabel, L-kodet

Elektriske data

Driftsspenning [V]	64,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A]	16,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	2 182,70
Materialer	PP
Støpt kroppsmateriale	TPE
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10,0 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: L; Støpt kropp: TPE; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling - 2

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: L; Støpt kropp: TPE; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

