




Kabelkompatibelt støpsel

SDOGX050ZDSFKPG

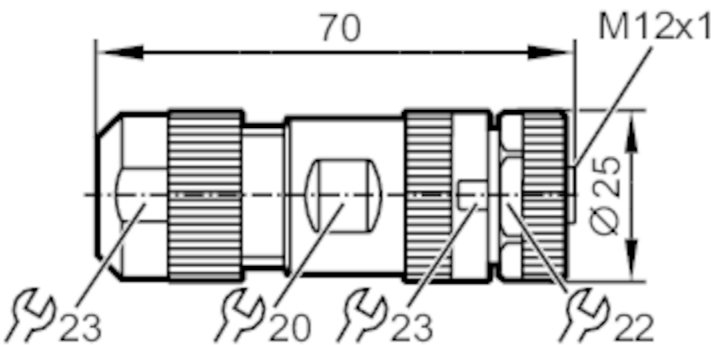

Applikasjon		
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Design		L-kodet
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 63,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	16,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	53,20
Dimensjoner	[mm]	20,00 x 20,00 x 58,00
Materialer		PA
Støpt kropps materiale		PA
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E12672



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGX050ZDSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: 1,5...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 8...13 mm; maks. 1,5 med trådendehylser

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: PA; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

