


Forbindelseskabel

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS

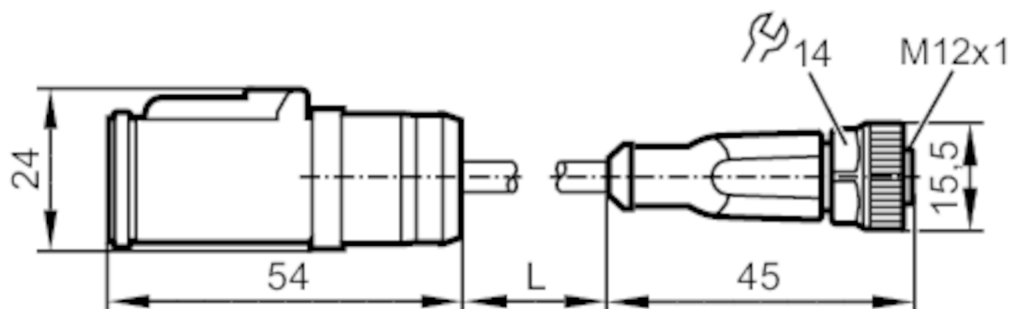

Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	8,00...32,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; (paringskontakt plugget i)

Mekaniske data

Vekt [g]	94,30								
Materialer	PA; Stikkontakter: TPU oransje; Forsegling: FKM								
Materiale mutter	messing, forniklet								
Drakjede egnethet	ja								
Drakjede egnethet	<table border="1"> <tr> <td>bøyeradius for fleksibel bruk</td><td>min. 10 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>rejsehastighet</td><td>maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s²</td></tr> <tr> <td>bøying sykluser</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>torsjonsstamme</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²	bøying sykluser	> 5 Mio.	torsjonsstamme	± 180 °/m
bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter								
rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²								
bøying sykluser	> 5 Mio.								
torsjonsstamme	± 180 °/m								



Forbindelseskabel

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter


Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett



Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Tilkobling

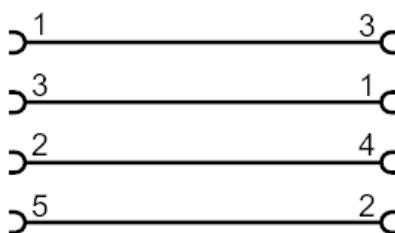

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

