


Målpuck for ventilaktuatorer

PUCK 65MM ADJUSTABLE

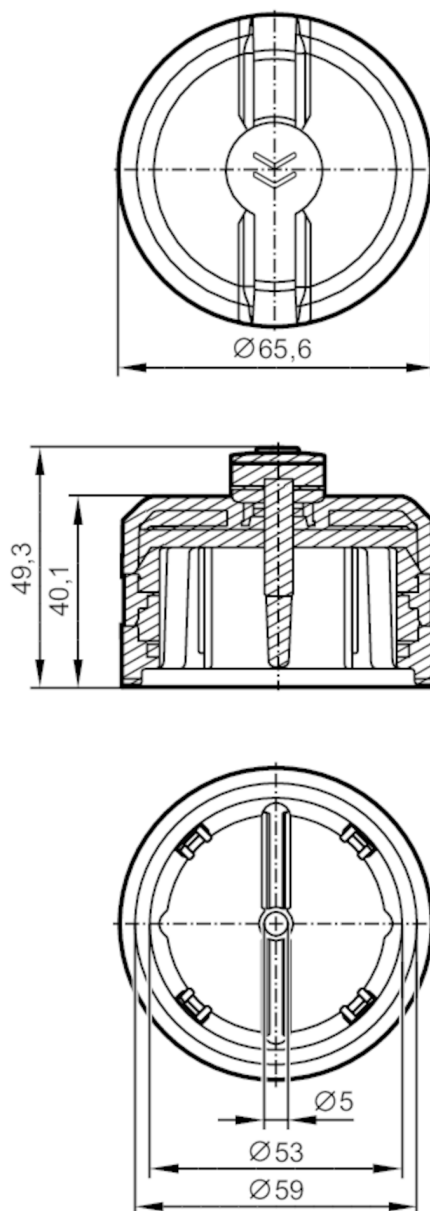

Applikasjon

Design

for mekaniske grensesnitt til pneumatiske aktuatorer eller manuelt betjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniske data

Vekt	[g]	81,10
Mål puck diameter	[mm]	65,60
Hull avstand	[mm]	80,00
Akselhøyde på ventildrift	[mm]	30,00
Materialer	målpucker: PA 6 svart; metaldeler: rustfritt stål;; Posisjonsindikator: PA 6 gul	
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	2,50...3,00

Tilbehør

Varer som leveres

halv-runde hode skrue: 1 x M6 x 25, rustfritt stål: EN ISO 7380-2:2011

E12725



Målpuck for ventilaktuatorer

PUCK 65MM ADJUSTABLE

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------